



Anschlussbox Powermodule

INTEGRATIONSMODULE UND ADAPTER

SICK
Sensor Intelligence.



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
Anschlussbox	2063034

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/Powermodule



Technische Daten im Detail

Merkmale

Zubehörgruppe	Powermodule
Beschreibung	Anschlussbox für Power, I/O und RS-232/-422-Daten (nicht Ethernet), mit drei vorverdrahteten M12-Leitungen, 12-polig, vorgesehen zur Verwendung mit LMS511 Pro
Zulässiger Leiterquerschnitt	5 x 0,5 mm ² + 2 x 12 x 0,14 mm ²
Schutzart	IP67
Betriebsumgebungstemperatur	-30 °C ... +50 °C
Gehäusefarbe	Grau
Abmessungen (B x H x L)	88 mm x 34 mm x 173 mm
Gewicht	0,68 kg

Zertifikate


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

Klassifikationen

ECLASS 5.0	27279201
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 6.0	27279201
ECLASS 6.2	27279201
ECLASS 7.0	27279201
ECLASS 8.0	27279201
ECLASS 8.1	27279201
ECLASS 9.0	27440320
ECLASS 10.0	27440320
ECLASS 11.0	27440320
ECLASS 12.0	27440320
ETIM 5.0	EC000313
ETIM 6.0	EC000313

ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313
UNSPSC 16.0901	31163032


Maßzeichnung

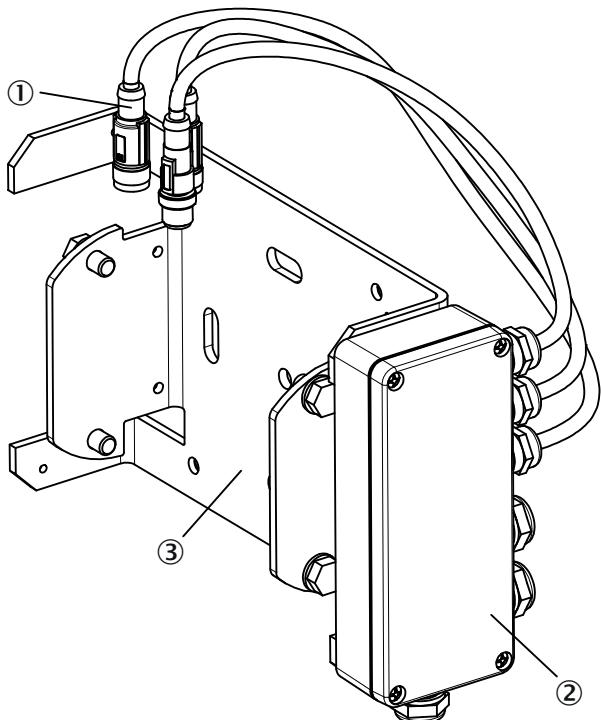

Maße in mm

- ① Abbildung zeigt Anschlussbox mit Standardgehäuse, Steckerform von Artikelnummer 2095789 leicht abweichend
- ② Anschlussbox 2063034 bzw. 2095789
- ③ Adapterplatte 2059271

Maßzeichnung

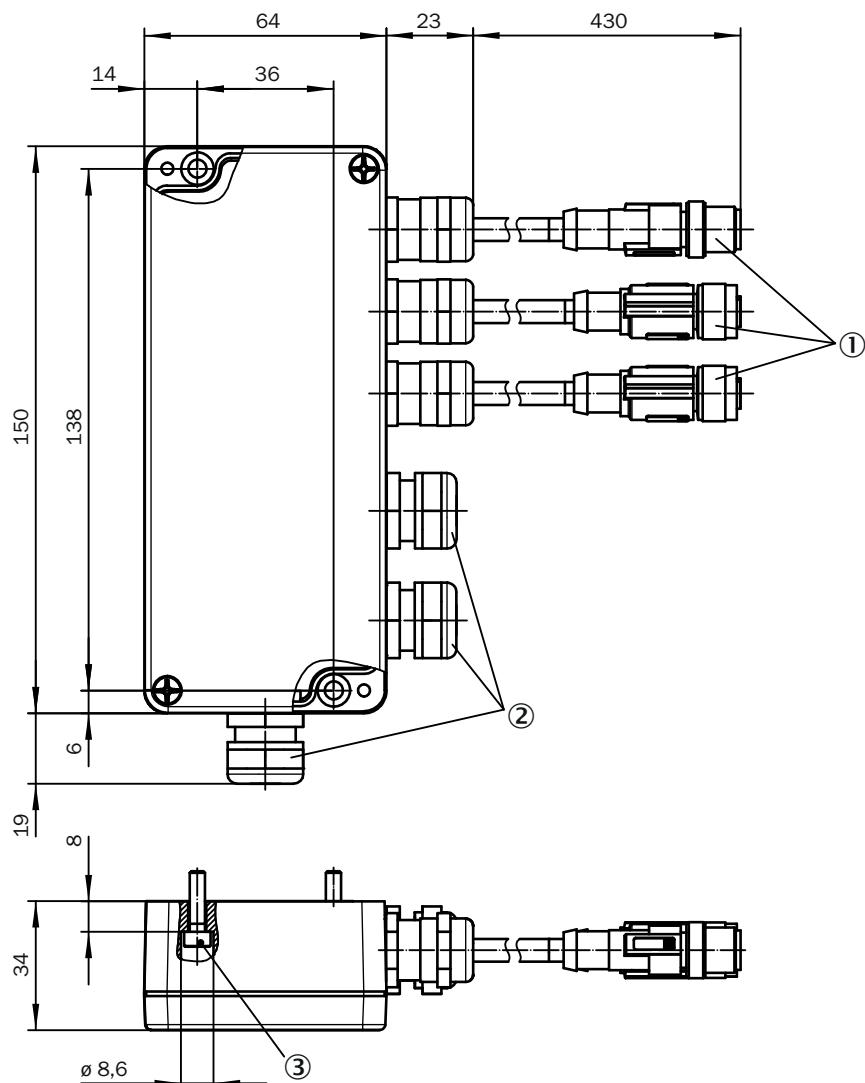

Maße in mm

① Abbildung zeigt Anschlussbox mit Standardgehäuse, Steckerform von Artikelnummer 2095789 leicht abweichend

② Kabeldurchführungen IP 68, Ø 5 mm - 12 mm

③ 2x Schraube Innensechskant ISO 4762, M4x16

PIN-Belegung

Pin definition LMS5xx PRO/HEAVY DUTY

01	RD-/RxD
02	TD-/TxD
03	RD+
04	TD+
05	GND RS
06	IN 1
07	IN 2
08	IN 3
09	IN 4/Sync IN
10	GND IN 1/2/3/4
11	OUT 1
12	OUT 2
13	OUT 3
14	OUT 4
15	OUT 5
16	OUT 6/Sync OUT
17	GND OUT 3-6
18	24V OUT 1-6
19	24V SYS
20	GND SYS
21	24V HEAT
22	GND HEAT

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com