



Masthalterung

Halterungen

BEFESTIGUNGSTECHNIK

SICK
Sensor Intelligence.



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
Masthalterung	2079939

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/Halterungen

Abbildung kann abweichen

Technische Daten im Detail

Merkmale

Zubehörgruppe	Befestigungstechnik
Zubehörfamilie	Halterungen
Geeignet für	LMS5xx, LMS1xx, LMS1xxx/MRS1000, multiScan100
Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Lieferumfang	Masthalterung Befestigungsschrauben
Abmessungen (B x H x L)	157 mm x 318 mm x 124 mm
Beschreibung	Masthalterung. Bei Befestigung mit Spannbändern geeignet für Mast-Durchmesser ab 95mm.
Einsatzgebiet	Nur für statische Anwendungen und zur Montage an senkrechten Flächen oder Masten geeignet.
Gewicht	2,8 kg
Befestigungsart	Halterungen

Klassifikationen

ECLASS 5.0	27279202
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 6.0	27279202
ECLASS 6.2	27279202
ECLASS 7.0	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 8.1	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ETIM 5.0	EC002024
ETIM 6.0	EC002024
ETIM 7.0	EC002024


ETIM 8.0

EC002024

UNSPSC 16.0901

32131023

Maßzeichnung

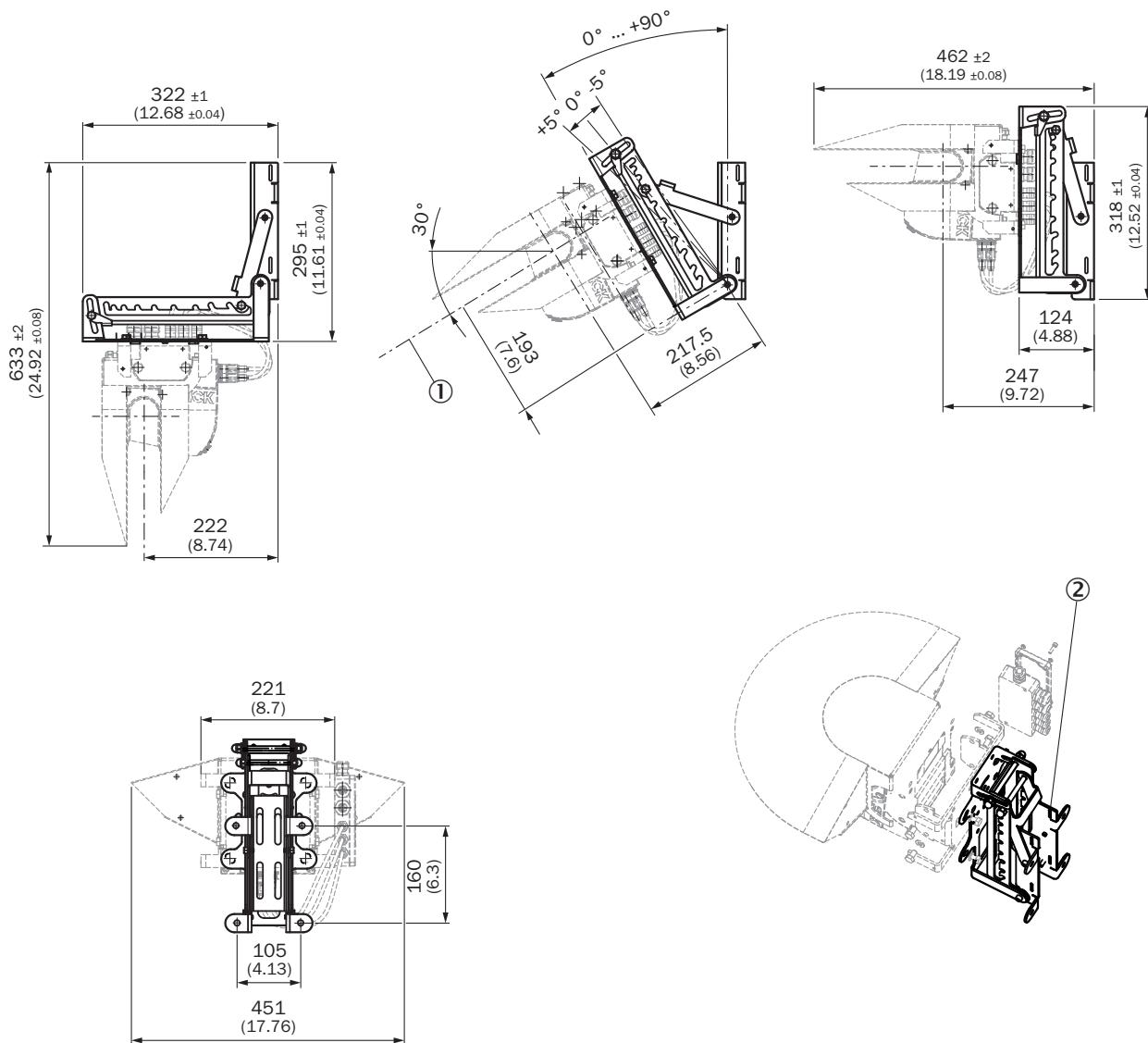


Maße in mm

Es dürfen nur selbstsichernde Schrauben verwendet werden.

① Mitte der optischen Achse

② Schlitz für Spannbänder

Maßzeichnung

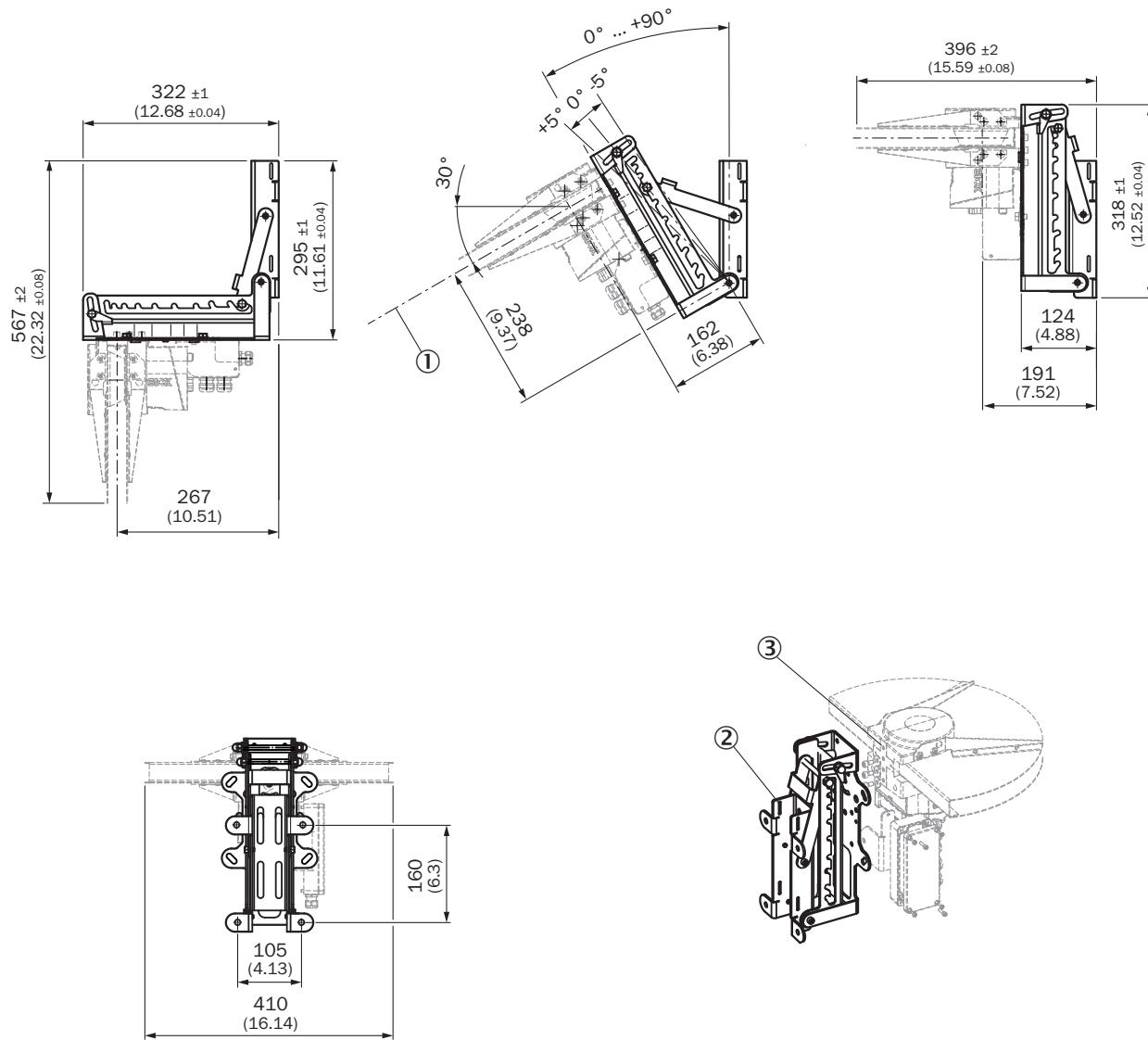

Maße in mm


Befestigung des LMS1xx nur mit Wetterschutzhülle möglich. Es dürfen nur selbstsichernde Schrauben verwendet werden.

① Mit der optischen Achse

② Schlitz für Spannbänder

③ Oberste Gewindebohrung bleibt frei!

Maßzeichnung

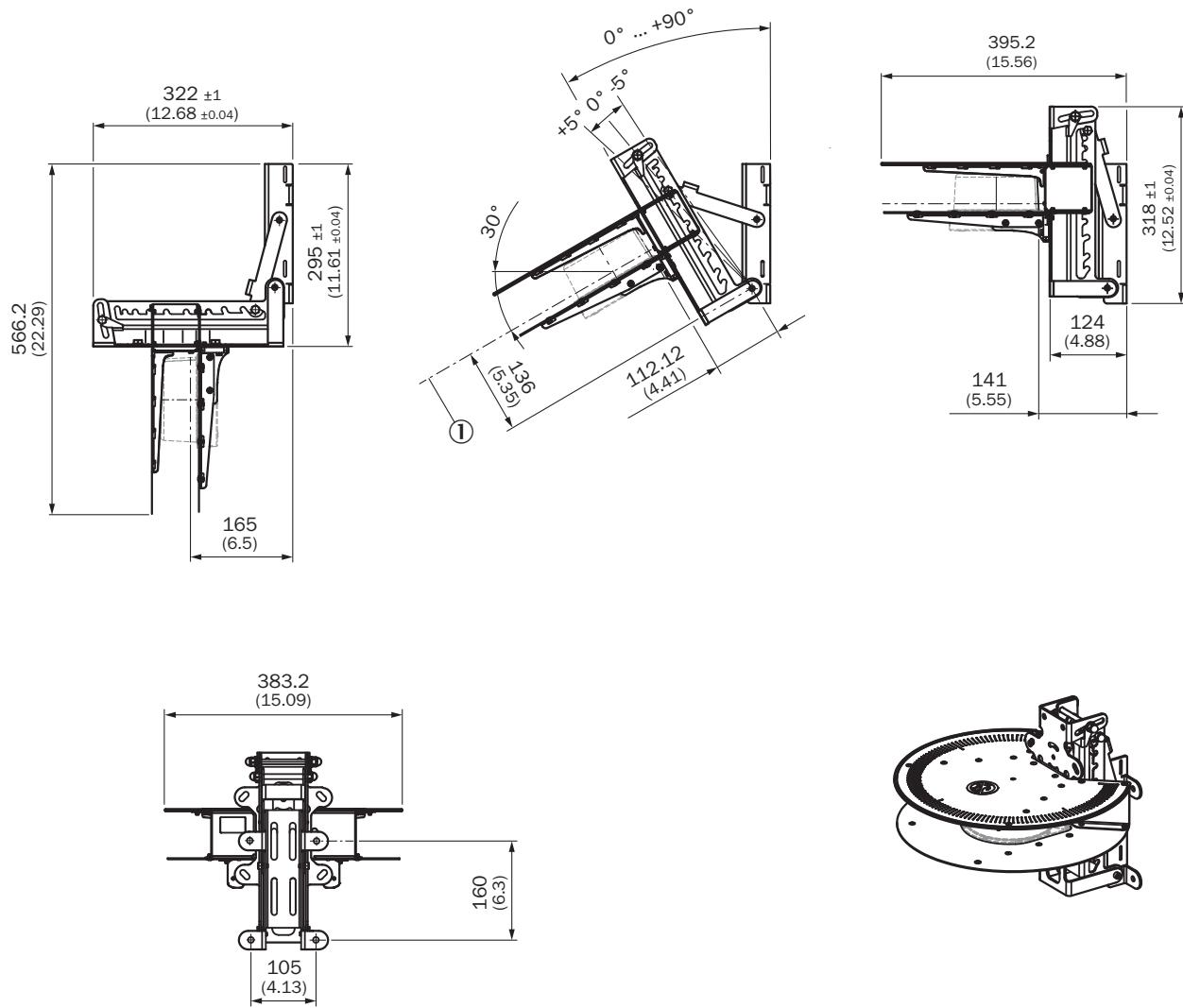


Maße in mm

Befestigung des MRS1000 / LMS1000 nur mit 2085937 Befestigungssatz 2, 2085939 Wetterschutzhülle 210°, 2085938 Wetterschutzhülle 275°. Es dürfen nur selbstsichernde Schrauben verwendet werden.

① Mitte der optischen Achse (Sender)

Maßzeichnung

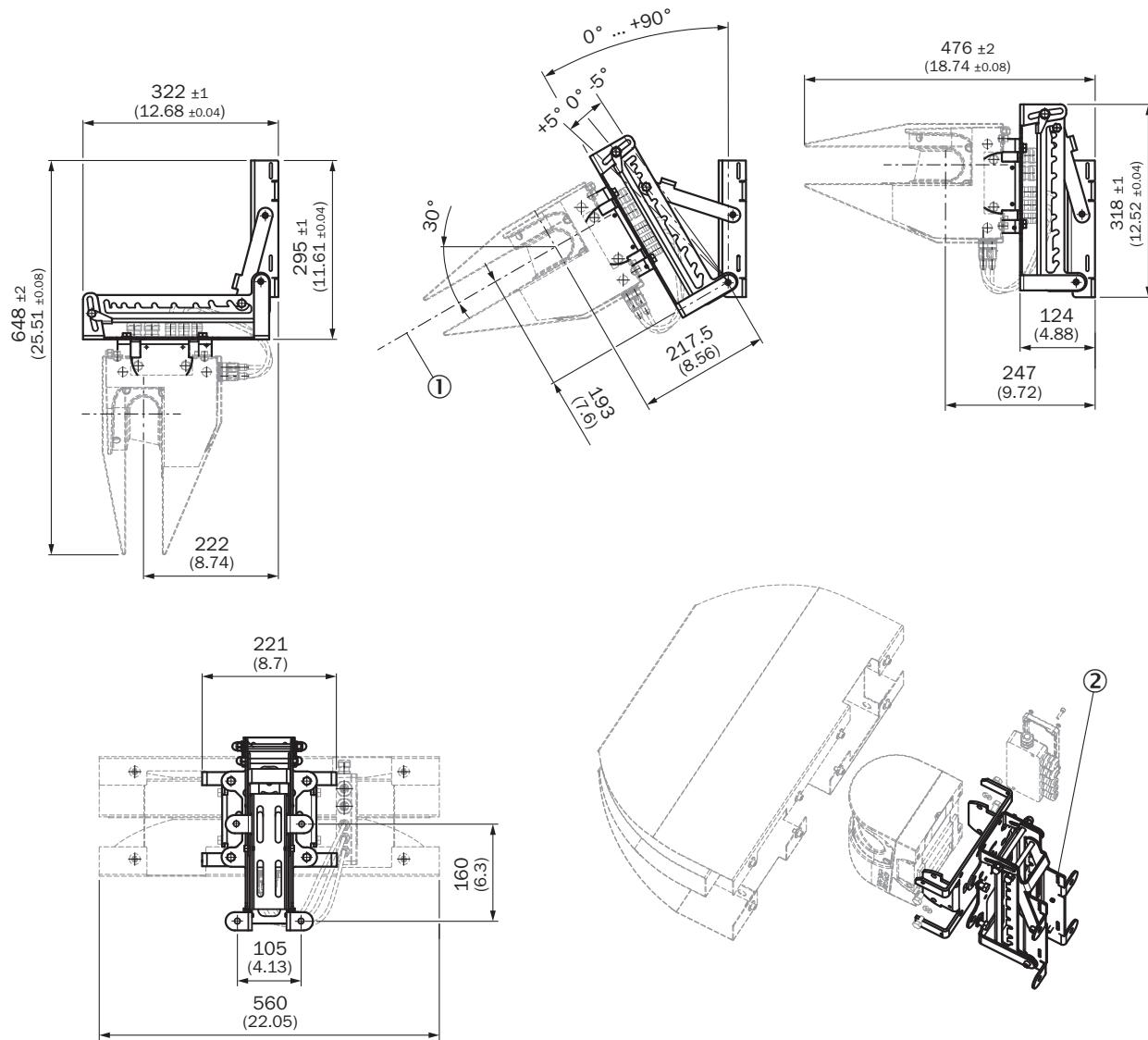

Maße in mm

Es dürfen nur selbstsichernde Schrauben verwendet werden.

① Mitte der optischen Achse

② Schlitz für Spannbänder

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com