



# BEF-EL-G12D15-FTMG

Montagezubehör

**BEFESTIGUNGSTECHNIK**

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
BEF-EL-G12D15-FTMG	2111050

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/Montagezubehör](http://www.sick.com/Montagezubehör)

### Technische Daten im Detail


#### Merkmale

<b>Zubehörgruppe</b>	Befestigungstechnik
<b>Zubehörfamilie</b>	Montagezubehör
<b>Beschreibung</b>	Ein-Auslaufrohre-Set für FTMG (FTMG-xxx15xxx) mit Prozessanschluss G1/2 in 1.4305

#### Klassifikationen

<b>ECLASS 5.0</b>	27279202
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 6.0</b>	27279202
<b>ECLASS 6.2</b>	27279202
<b>ECLASS 7.0</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 8.1</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002024
<b>ETIM 6.0</b>	EC002024
<b>ETIM 7.0</b>	EC002024
<b>ETIM 8.0</b>	EC002024
<b>UNSPSC 16.0901</b>	32131023

Maßzeichnung

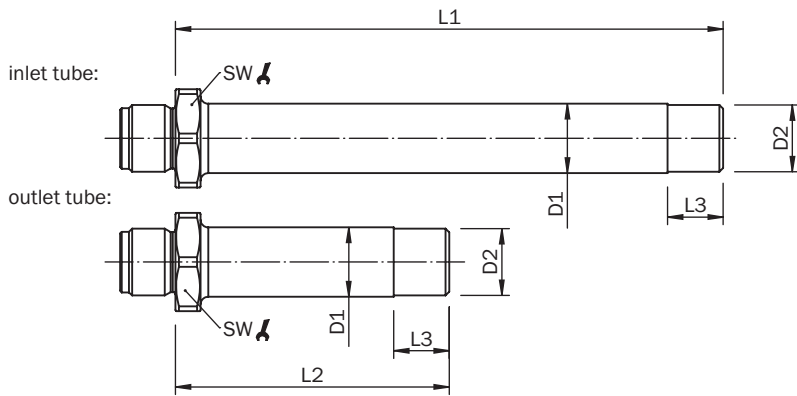

Maße in mm

Typ	L1	L2	L3	D1	D2	Schlüsselweite
BEF-EL-G14D08-FTMG	110 (4.33)	44 (1.73)	20 (0.79)	Ø 14 (Ø 0.55)	G 1/4	24
BEF-EL-R14D08-FTMG	110 (4.33)	44 (1.73)	19,5 (0.77)	Ø 14 (Ø 0.55)	R 1/4	24
BEF-EL-N14D08-FTMG	110 (4.33)	44 (1.73)	13,2 (0.52)	Ø 14 (Ø 0.55)	1/4" NPT	24
BEF-EL-G12D15-FTMG	161 (6.34)	80,5 (3.17)	22 (0.87)	Ø 22,2 (Ø 0.87)	G 1/2	32
BEF-EL-R12D15-FTMG	161 (6.34)	80,5 (3.17)	20 (0.79)	Ø 22,2 (Ø 0.87)	R 1/2	32
BEF-EL-N12D15-FTMG	161 (6.34)	80,5 (3.17)	24,1 (0.95)	Ø 22,2 (Ø 0.87)	1/2" NPT	32
BEF-EL-G34D20-FTMG	217 (8.54)	108,5 (4.27)	22 (0.87)	Ø 27,5 (Ø 1.08)	G 3/4	39
BEF-EL-R34D20-FTMG	217 (8.54)	108,5 (4.27)	20 (0.79)	Ø 27,5 (Ø 1.08)	R 3/4	39
BEF-EL-N34D20-FTMG	217 (8.54)	108,5 (4.27)	24,1 (0.95)	Ø 27,5 (Ø 1.08)	3/4" NPT	39
BEF-EL-G10D25-FTMG	273 (10.75)	136,5 (5.37)	25 (0.98)	Ø 34 (Ø 1.34)	G 1	48
BEF-EL-R10D25-FTMG	273 (10.75)	136,5 (5.37)	20 (0.79)	Ø 34 (Ø 1.34)	R 1	48
BEF-EL-N10D25-FTMG	273 (10.75)	136,5 (5.37)	24,1 (0.95)	Ø 34 (Ø 1.34)	1" NPT	48

## SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

**Das ist für uns „Sensor Intelligence.“**

## WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → [www.sick.com](http://www.sick.com)