



# YM2A28-C20S01MYAAX

Y- и T-образные коннекторы

РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### информация для заказа

тип	артикул
YM2A28-C20S01MYAAX	2124388

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/Y-\\_и\\_T-образные\\_коннекторы](http://www.sick.com/Y-_и_T-образные_коннекторы)



### подробные технические данные


#### Технические характеристики

<b>Вид разъема, конец А</b>	Разъем, M12, 8-контактный, А-кодир.
<b>Вид разъема, конец В</b>	Разъем "мама", M12, 8-контактный, А-кодир.
<b>Вид разъема, конец С</b>	Разъем "мама", M8, 4-контактный, А-кодир.
<b>Соединительный кабель</b>	0,2 м, PUR, без галогенов
<b>Материал кабеля</b>	PUR, без галогенов
<b>Сечение провода</b>	0,25 мм <sup>2</sup>
<b>Материал стопорной гайки</b>	CuZn, с никелировкой
<b>Момент затяжки</b>	0,4 Нм (M8), 0,6 Нм (M12)
<b>Экранирование головки</b>	С экраном
<b>Экранирование</b>	С экраном
<b>Расчетное напряжение</b>	≤ 30 V DC
<b>Расчетное импульсное напряжение</b>	0,8 kV
<b>Допустимая нагрузка по току</b>	≤ 2 A
<b>Степень загрязнения</b>	3
<b>Комплект поставки</b>	Кабель А: YM2A28-C20UA6F2A28 (6079346), кабель В: YM2A18-C20UA3F8U14 (6079404), Y-образный распределитель: YM2A28-000000FY2A8 (2123351)
<b>Рабочая температура</b>	-25 °C ... +80 °C, в подвижном состоянии
<b>Тип защиты</b>	IP67
<b>Описание</b>	Для подачи сигнала триггера на NCV50

#### Сертификаты

<b>EU declaration of conformity</b>	✓
<b>UK declaration of conformity</b>	✓
<b>China RoHS</b>	✓

Габаритный чертеж

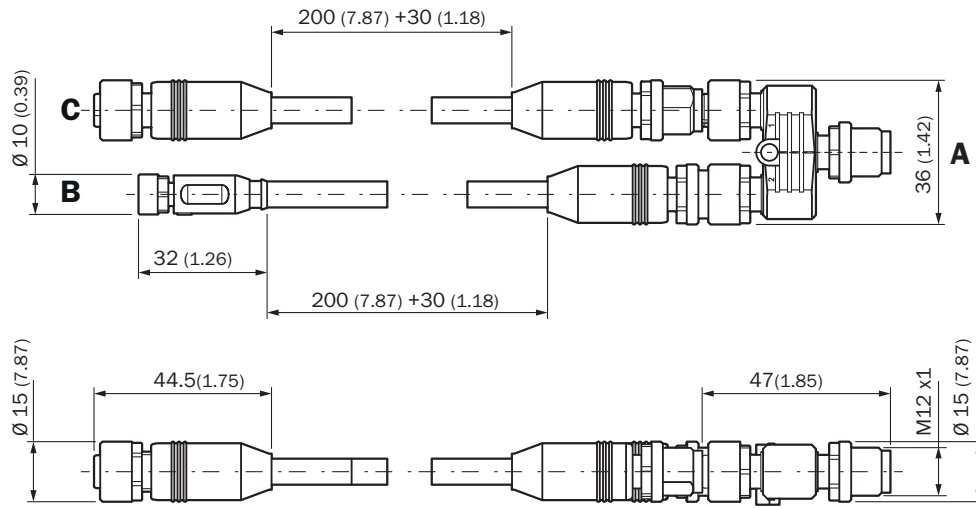

Размеры, мм

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)